


イベント関連

PRO-TENT

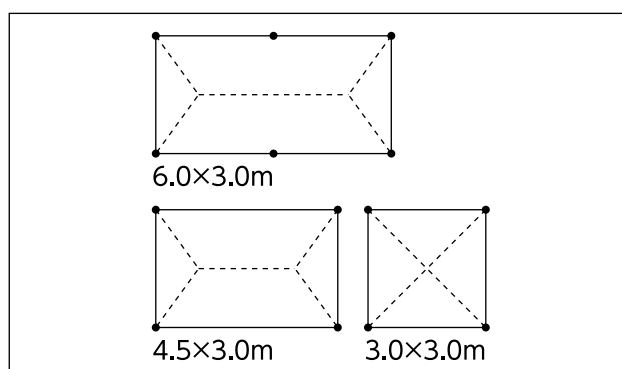

ワンタッチテント

プロテント



コネクター (3方向)



ボール結合部



無限の可能性を引き出すU形状



Outdoor 仕様 (ファブリック)



Indoor 仕様 (パネル)



ケーブルロッド



スライダー (2方向) & コネクター




ボール連結金具



キャスターを下に引張ると外れる

スクエアテント

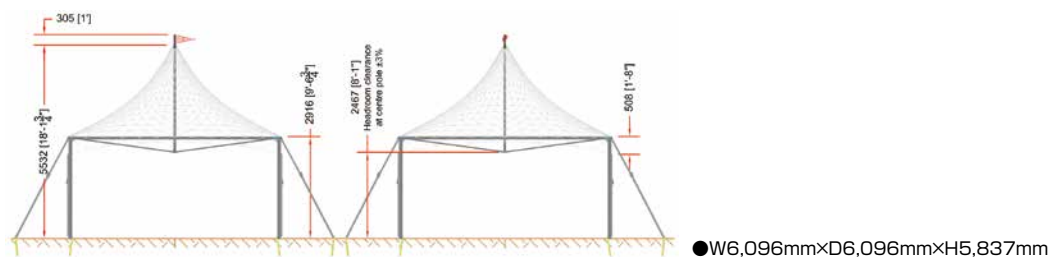


ヘキサゴンテント



イベント関連

イントレステージ

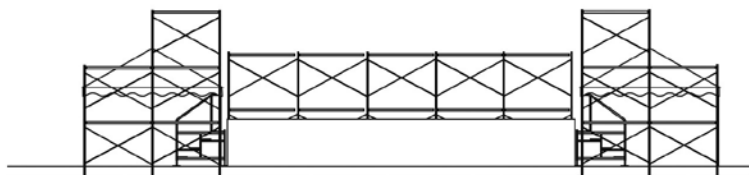


- H400～H900～H1,700～
- 1坪～

D-WALL

イベントブースや展示陳列、受付や店舗装飾に。壁面に棚やフックなどのアタッチメントを自由に取付できます。



D-WALLシステム

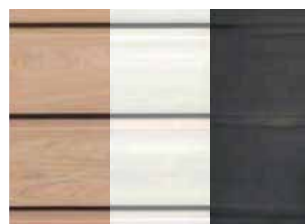

パイン ホワイト ブラック



ストレートフック



バスケット 250×400



ギターハンガー



傾斜 6Pフック



パンフレットA4



Cフックバー



マガジントレー



U字フック



ブラケット



バスケット 150×300



フックシェルフ



ベルト掛け

電動バックホー


EC MINI

テクニカルインフォメーション


- ・入力電圧：AC230V/10A
AC100V/10A
- ・マシンへの電源供給
安全で乾燥した場所でお使いください。
- ・油圧作動
3気筒・油圧制御弁・オイルポンプモーター
- ・油圧式ポンプ：安全上の理由からポンプは
18～20バールに設定されています。
- ・バケット容量：最大3ℓ
- ・重量：100kg



PLAN VIEW

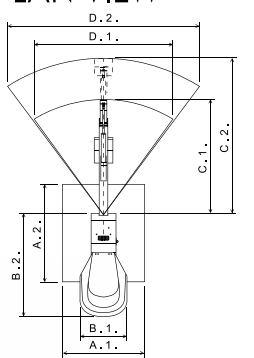

PROFILE

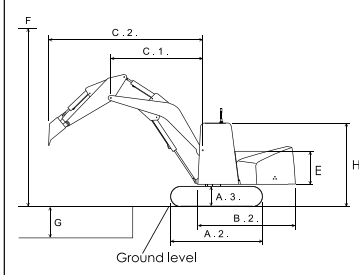

DIMENSIONS

- | | |
|---|--|
| (A) クローラー
幅：76cm (A.1)
長さ：90cm (A.2)
高さ：20cm (A.3) | (D) ARC
最小可動域：160cm (D.1)
最大可動域：232cm (D.2) |
| (B) ボディ
幅：43cm (B.1)
長さ：95cm (B.2) | (E) SEAT HEIGHT FROM PLATFORM：34cm |
| (C) アーム
最小：71cm (C.1)
最大：142cm (C.2) | (F) アーム延長部最大高さ：150cm
(G) 推奨する砂場の深さ：35cm
最大掘削域：31cm |
| | (H) ボディ部最大高：82cm |

ショベルカーのふわふわ

SKID LOADER

品名	SKID LOADER
重量 kg	188
高さ m	3.97
幅 m	4.27
長さ m	6.1
許容人数人	6
身長制限 cm	80～150
重量制限 kg	400 (65kg/人)



重ダンプの滑り台

HEAVY HAULIN (ヘビーハウリン)

品名	HEAVY HAULIN
重量 kg	273
高さ m	5.79
幅 m	4.0
長さ m	10.67
滑り台高さ m	3.2
許容人数人	2(大人)
身長制限 cm	86～193
重量制限 kg	180 (90kg/人)
プロアー必要数 台	2



イベント関連

消防車のふわふわ

Fire Truck(ファイヤートラック)

品名	Fire Truck
重量 kg	128
高さ m	3.2
幅 m	4.2
長さ m	4.0
許容人数 人	5(大人)
身長制限 cm	86~155
体重制限 kg	68kg/人
ブロー必要数 台	2



重機のクライマー / 滑り台 / 障害物

Construction Zone(コンストラクションゾーン)

品名	Construction Zone
重量 kg	270
高さ m	5.5
幅 m	3.0
長さ m	9.2
許容人数 人	4(大人)
身長制限 cm	86~155
体重制限 kg	68kg/人
ブロー必要数 台	2



重ダンプのふわふわ滑り台

Jump Truck(ジャンプトラック)

品名	Jump Truck
重量 kg	260
高さ m	5.5
幅 m	4.2
長さ m	8.85
滑り台高さ m	3.2
許容人数 人	6(大人)
身長制限 cm	86~155
体重制限 kg	68kg/人
ブロー必要数 台	2



縁日セット



射的セット内容

壁面	: 2 枚
棚板	: 4 枚
ジョイントパーツ	: 一式
発射台	: 1 台
のぼり	: 一式
のれん	: 一式
景品 (1 等～4 等)	: 100 点
防弾ネット	: 1 枚
組立説明書	: 一式



シルバーコルク銃…2丁
コルク弾……………100発



当クジセット内容

壁面	: 2 枚
棚板	: 4 枚
ジョイントパーツ	: 一式
くじびき台	: 1 台
のぼり	: 一式
のれん	: 一式
抽選箱	: 一式
景品 (1 等～4 等)	: 100 点
組立説明書	: 一式



箱サイズ: W200×D200×H200(mm)
三角クジ: 100 枚



輪投げセット内容

壁面	: 2 枚
棚板	: 4 枚
ジョイントパーツ	: 一式
のぼり	: 一式
のれん	: 一式
景品 (1 等～4 等)	: 100 点
組立説明書	: 一式



輪投げの輪 (135mm) ……10 本



スーパーボールすくい セット内容

壁面	: 2 枚
棚板	: 4 枚
ジョイントパーツ	: 一式
のぼり	: 一式
のれん	: 一式
ビニールプール	: 一式
景品 (スーパーボール)	: 100 個
組立説明書	: 一式



ビニールプール: φ800×H300(mm)
ボール: 300 枚
スーパーボール: 100 個 (アソート)



千本つりセット内容

壁面	: 2 枚
棚板	: 4 枚
ジョイントパーツ	: 一式
のぼり	: 一式
のれん	: 一式
景品 (1 等～4 等)	: 100 点
組立説明書	: 一式



ヒモ (S 管付) ……50 本