


シーズン機器

除湿乾燥機

RFB-500F

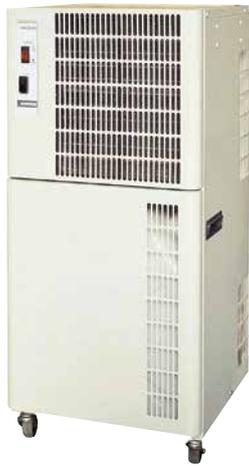

RFB-500F

コード	6863
メーカー	オリオン機械
型式	RFB-500F
除湿能力 ℓ/h	1.4/1.6
風量 m ³ /min	8/9
電源 50/60Hz	V 単相100
消費電力 50/60Hz	W 540/610
ドレンタンク ℓ	17
外形寸法 (D×W×H)	mm 407×377×858
重量	kg 36

ミスト扇風機

MISF-45



MISF-45

コード	8312	
メーカー	ナカトミ	
型式	MISF-45	
電源 V	単相100	
電流 A	0.98/1.19	
消費電力 W	90/118	
風速 m/min	268/305	
風量 m ³ /min	141/161	
噴霧量 ℓ	0.06/0.10	
寸法	本体 (D×W×H) mm	1,000×1,150×1,345~1,510
	タンク (D×W×H) mm	435×395×735
重量	本体 kg	12.9
	タンク kg	8
タンク容量 ℓ	30	

ミスト大型

SFJ-3200W-1



SFJ-3200W-1

コード	8316
メーカー	スーパー工業
型式	SFJ-3200W-1
噴霧量 ℓ/min	8.0
粒子径 μm	約60
電源 V	3相200
出力 kW	3.1
タイマー機能	デリリータイマー
風量調整	無段階
首振り角度	110°
首折れ角度	55°
ファンサイズ	mm φ615
ノズルタイプ×個数	J20タイプ×35個
寸法 長さ×幅×高さ	mm 795×976×1,530
質量	kg 200

エコクール

WM500/SFJ1002/SFJ-2020/SFC-104



SFJ1002

WM500

細霧を発生し、屋内外の冷却効果(クールダウン)、粉塵ダウン、消臭、霧を使つての演出など多彩な用途で利用されています。

コード	8312			
メーカー	三笠産業	スーパー工業		
型式	WM500	SFJ1002	SFJ-2020	SFC-104
吐出水量 ℓ/min	0.28	0.24	0.24	0.07
粒子径 μm	25	30	30	<
噴霧量 ℓ/min	0.28	0.24	0.24	0.07
電源 V	単相100	単相100	100	100
出力 kW	ポンモーター-0.13 ファンモーター-0.14	ポンモーター-0.55 ファンモーター-0.15	ポンモーター-0.25 ファンモーター-0.16	0.21
首振り角度 度	60	60	60	60
首折れ角度 度	ファン水平状態から上に20下に40	35	40	30
水タンク ℓ	35	28(ボールタップ付)	60	20
ファンサイズ	mm 450	450	450	500
外形寸法 (D×W×H)	mm 530×530×(1,700最小~1,900最大)	780×630×(1,570最小~2,080最大)	710×530×(1,750最小~2,020最大)	630×680×1,750
質量	kg 40	72	48	28

スポットクーラー

CW1 (1人用1HP) / CW2 (2人用1.5HP) / CW3 (3人用2HP)



CW1 (1人用1HP)

CW2 (2人用1.5HP)

CW3 (3人用2HP)

コード	8300		
メーカー	荏原機電		
型式	CW1(1人用1HP)	CW2(2人用1.5HP)	CW3(3人用2HP)
定格電圧 V	単相100	三相200/220	
定格周波数 Hz	50/60		
定格消費電力(50/60Hz) kW	1.0/1.2	1.5/2.0	2.0/2.6
始動電流(50/60Hz) A	42/39	21/29	34/32
運転電流(50/60Hz) A	10.5/11.5	5.8/6.7	7.8/8.8
冷房能力(50/60Hz) ※1 kcal/h	2,150/2,350	3,700/4,200	5,100/5,700
冷房吹出温度差 ※1 deg	9.5~11		
運転範囲	25℃ D.B.50%RH~45℃ D.B.40%RH		
コンプレッサーモータ出力 kW	0.7	1.1	1.5
ファンモータ出力 kW	0.16	0.15	0.15
風量切替 / エアフィルタ	強弱2段切替 / 樹脂ネット		
保護装置	過電流継電器・コンプレッサー保護サーモスタット		
	ファンモータ保護温度ヒューズ 逆相保護装置・ファンモータ保護サーマルプロテクタ		
電源コード	2P/3P プラグ付2m	↙	
ダクト径	φ125エルボ型	φ125ストレート型	
特別附属品	延長ダクト(~5m)		
外形寸法(D×W×L) ※2 mm	490×860×390	490×1,300×590	
本体質量 kg	48	85	92

※1 冷房能力、冷房吹出温度差は、周囲条件 35℃ D.B.60%RH のときの値です。

※2 ダクトは除く。

スポットクーラー大型

CD12E



コード	8307		
メーカー	荏原製作所		
型式	CD12E		
定格電圧 V	三相 200/220		
周波数 Hz	50	60	
定格電流 A	41	43/41	
冷房能力 kW	30.8	34.5	
除湿能力 L/h	23	26	
圧縮機	出力 kW		
	7.5		
室内ファン	出力 kW		
	2.2		
	静圧 kPa	1.12	1.57
	風量 m ³ /min	72	87
接続ダクト口径 mm	300		
冷媒	R407C 充填量: 10kg		
外形寸法 mm	1,390W×2,020L×1,550H		
質量 kg	970		

環境関連機器

ウォータークールファン (気化式冷風扇)

Hurricane (PACHR3600) / Jet Stream 2400 (PACJS2400) /
Islander (PACLDN01) / Classic 36" (PAC2K36HPVS)



Hurricane 3600 (ハリケーン)



Jet Stream 2400 (ジェットストリーム)



Islander (アイランダー)



Classic 36" Series (クラシック)

型 式	Hurricane (PACHR3600)	Jet Stream 2400 (PACJS2400)	Islander (PACLDN01)	Classic 36" (PAC2K36HPVS)
空 気 流 量	24,635m ³ /hr	12,742m ³ /hr	4,248m ³ /hr	17,160m ³ /hr
冷 却 能 力 m ³	326	186	56	246
変 速 機	Variable/自由調整	Variable/自由調整	Variable/自由調整	Variable/自由調整
本 体 サ イ ズ cm	195×188×89	183×138×71	223×96×96	170×157×81
本 体 重 量 kg	121	90	74	90
タ ン ク 容 量 ℓ	253	181	76	121
消 費 電 力	1,450W/11.4A	1,058W/9.2A	644W/5.6A	1,300W/11.3A
使 用 電 力 V	100 ※小型発電機による使用可能			