

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板


養生機材

敷板(鉄製)


5×10/5×20

●荷重に対する許容掘削幅Aとその時の最大たわみ幅B(mm)

5×20尺			
		22mm	25mm
20tの場合	A	1,520	1,520
	B	8.4	5.7
25tの場合	A	1,520	1,520
	B	10.5	7.1
30tの場合	A	1,520	1,520
	B	10.7	8.6
35tの場合	A	1,520	1,520
	B	14.6	10.0
40tの場合	A	1,490	1,520
	B	15.8	11.4

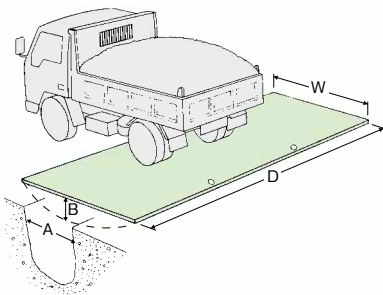

ブラシキ

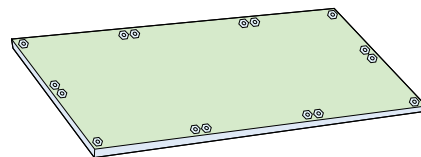

コード	7876	7877
呼称	ブラシキ 4×8	ブラシキ 3×6
板厚 mm	13	12.7
寸法 (W×D) mm	1,220×2,440	915×1,830
面積 m ²	2.98	1.6
耐荷重 t	最大車輛重量60	最大車輛重量60
材質	ポリエチレン (リサイクル可能)	100%ポリエチレン (リサイクル可能)
穴径	25mm×16個	22mm×四隅4個(丸穴) 37×120mm4個(手持用長穴)
重量 kg	39	22

■敷板(鉄製)

コ　　ー　　ド	7870		7875	
メ　　ー　　カ　　ー	カナモト			
型　　　　　式	5×10 (尺)		5×20 (尺)	
板　　　厚　mm	22	25	22	25
寸法 (W×D) mm	1,524×3,048		1,524×6,096	
面　　　　　積　㎡	4.65		9.29	
重　　　　　量　kg	802	911	1,604	1,823

ゴムマット

コード	9940
呼称	ゴムマット
板厚 mm	15
寸法 (W×D) mm	1,000×2,000

XI

養生機材

販売品

プレシャスエヴァン

3つの金属イオン(銀・チタン・亜鉛)の力で、
ニオイ・菌・カビを根本から分解・除去
花粉やインフルエンザなどの対策に！



ボトル (300ml) ゲルタイプ 超音波加湿器
パワーミスト mini

プレシャスエヴァン カーエアコン用

ダクト内をコーティングし、カビやニオイを除去
カーエアコンのフィルター口からスプレーするだけ！ 簡単・気軽・早い！

持続期間：約6ヵ月
使用状況により異なります。



1回につき1本/台



【ご使用方法】

- ① エアコンフィルターをはずしてください。
 - ② エアコン温度を「MAX冷却/ファン強」にしてください。
 - ③ ノズルをエアコンファンに近づけ
スプレーしてください。(2分間で液がなくなります。)
- ※作業時には換気を十分に行ってください。
※全てのエアコンの吹き出し口を全開にしてください。



イオン玉

仮設トイレの便槽のニオイを封じ込め
3つの金属イオン(銀・チタン・亜鉛)の力で
ニオイを根本から分解・除去

便槽にポンッと入れるだけ！

持続期間は約2週間～約4週間



1袋 6個入



プレシャスブランカ

近くに手洗い場が無いときでも洗える
水のいらないハンドクリーナー

重機のメンテナンス後や車両の運転
書類を扱う前の洗浄時に効果バツグン！



チューブ (90g)

ボトル (300ml)

詰め替え (1ℓ)