

照明機器

IV

照明機器

水銀灯 (1kW)

NH-573D/NH-573L/HSW-1000



NH-573D

コード	2932		
メーカー	太洋製器		
型式	NH-573D	NH-573L	HSW-1000
定格電流 A	5.8(200V)	5.8	↙
電線長	5m (本体から安定器2m)	5m (本体から安定器2m)	5m (本体から安定器2m)
電線種	VCT2.0mm ² ×3芯	VCT2.0mm ² ×3芯	VCT2.0mm ² ×3芯
入力	↙	単相200V (50/60Hz)	↙
出力 W	1,000	1,000	1,000
明るさ Lm	59,500	59,500	45,000
重量 kg	↙	25.0 (本体+安定器+三脚)	↙

水銀灯 (500W)

NH-373D/NH-373L/NH-373LW



NH-373L

コード	2932		
メーカー	太洋製器		
型式	NH-373D	NH-373L	NH-373LW
定格電流 A	7.4	7.4	7.4×2
コード長	↙	↙	↙
電線長	5m (本体から安定器2m)	5m (本体から安定器2m)	5m (本体から安定器2m)
電線種	VCT2.0mm ² ×3芯	VCT2.0mm ² ×3芯	VCT2.0mm ² ×3芯
入力 50/60Hz V	100	100	100
出力 W	400	400	400(×2灯)
明るさ Lm	22,000	22,000	22,000(×2灯)
重量 kg	15.2	21.5	30.0

ハロゲン (500W) (1kW)

HS-500D-5ME/HS-500S/HS-500L/HS-500LW/
HST-1000D/HST-1000S/HST-1000L/HST-1000LW



HST-1000S

コ　　ー　　ド	2940				2941			
メ　　ー　　カ　　ー	太洋製器							
型　　　式	HS-500D-5ME	HS-500S	HS-500L	HS-500LW	HST-1000D	HST-1000S	HST-1000L	HST-1000LW
定　格　電　流　A	3.8	3.8	3.8	3.8×2	7.7	7.7	7.7	7.7×2
コ　ー　ド　長　m	5(アース付)	5(アース付)	5(アース付)	5(アース付)	5(アース付)	5(アース付)	5(アース付)	5(アース付)
電　　線　　種	VCTF0.75mm ² ×3芯	VCTF0.75mm ² ×3芯	VCTF0.75mm ² ×3芯	VCTF0.75mm ² ×3芯	VCTF1.25mm ² ×3芯	VCTF1.25mm ² ×3芯	VCTF1.25mm ² ×3芯	VCTF1.25mm ² ×3芯
入力　50/60Hz　V	100	100	100	100	100	100	100	100
出　　　　力　W	500	500	500	500×2	1,000	1,000	1,000	1,000×2
明　　　　さ　Lm	10,000	10,000	10,000	10,000(×2灯)	20,000	20,000	20,000	20,000(×2灯)
重　　　　量　kg	1.8	2.6	5.4	7.7	3.6	5.5	9.6	15.7

リフレクター投光器

ST-300TC/ST-500TC



ST-300TC

コード	2930	
メーカー	シバタ	
型式	ST-300TC	ST-500TC
定格電圧 V	110-220	110-220
消費電力 Wh	270	450
コード長	2芯×5m	2芯×5m
適合電球 W	300	500
外形寸法(D×W) mm	330×210	330×210
パイプ最大 mm	95	95
重量 kg	1.9	1.9


照明機器

バッテリー投光機

LB4230BDC



LB4230BDC

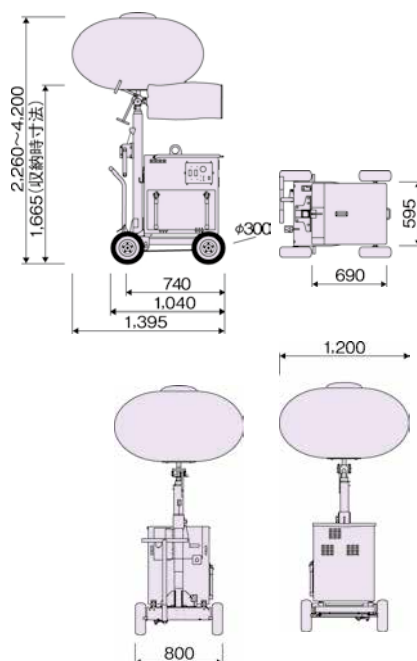

コード	2918
メーカー	ヤンマー
形式	バルーンタイプ LB4230BDC
ランプ数 W	400×2
種別・型式	メタルハライド
電圧 V	DC48
全光束 Lm	72,000
マスト形式	伸縮3段
旋回範囲度	360
マスト昇降範囲 mm	2,260~4,200
マスト昇降方式	手動ウインチ
運転時間(満充電時)	約11.2時間
充電器 入力 V	AC100
充電器 電流 A	15
充電時間(完全放電~満充電)	約13.5時間
外形寸法(D×W×H)(収納時) mm	1,040×800×1,665
総重量 kg	463

パノラマライト

PS01C/PS04



PS01C

コード	2946	
メーカー	長谷川製作所	
型式	PS01C	PS04
定格電力 V	AC100	AC100
定格消費電力 W	160(40×4)	95
定格消費電流 A	2.88	0.95
定格周波数 Hz	50/60	50/60
使用ランプ	FL40SN	LED
点灯方式	インバータ	インバータ
外形寸法(D×W×H) mm	455×455×1,665	455×455×1,670
質量 kg	19	19

サークルライト

SCL-5D/SCL-10D



SCL-5D

SCL-10D

コード	2945	
メーカー	日動工業	
形式	SCL-5D 円型蛍光灯32型(30W)×5段式	SCL-10D 円型蛍光灯32型(30W)×10段式
定格電流 A	1.5	3.0
電線長 m	5(アース付)	5(アース付)
電線種	VCTF1.25mm ² ×3芯	VCTF1.25mm ² ×3芯
入力	100V(50Hz/60Hz)	100V(50Hz/60Hz)
出力	30W(1灯)	30W(1灯)
明るさ Lm	10,325	20,650
重量 kg	6.5	11.5


エンジン式投光機 (照射タイプ)

LB240/LB240AQ/LB230F/LB440/LB430F/LB304D



コ　ー　ド		2910			2911	2965	
メ　ー　カ　ー		ヤンマー					
形　　式	2灯式	2灯式	2灯式	4灯式	4灯式	4灯式	
型　　式	LB240	LB240AQ	LB230F	LB440	LB430F	LB304D	
投光器	ランプ出力 W/個	400×2	400×2	400×2	400×4	400×4	300×4
	ランプ種類	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	LED
	全　光　束 Lm	35,500×2	38,000×2	33,000×2	35,500×2	132,000	168,000
	電圧(50Hz時) V	100	100	100	100	100	100
	マスト形式	伸縮4段	伸縮4段	伸縮3段	伸縮4段	伸縮3段	伸縮3段
	回　旋　範　囲　度	360	360	360	360	360	360
	マスト昇降範囲 mm	1,945～4,520	2,095～4,825	2,060～4,160	1,945～4,520	2,060～4,160	2,000～4,110
	マスト昇降方式	手動ウインチ	電動水圧式	手動ウインチ	手動ウインチ	手動ウインチ	手動ウインチ
発電機	型　　式	YDG250SS-5E/6E	YDG250SS-5E/6E	YDG250VS-5E/6E	YDG300SS-5E/6E	YDG300VS-5E/6E	YDG250VS-5E/6E
	発　電　出　力 kW (kVA)	2.0/2.5	2.0/2.5	2.0/2.5	2.7/3.0	2.7/3.0	2.0/2.5
	定　格　出　力 ps/rpm	3.8/3,000・4.2/3,600	3.8/3,000・4.2/3,600	3.8/3,000・4.2/3,600	5.0/3,000・5.5/3,600	5.0/3,000・5.5/3,600	
	燃料タンク容量 ℓ	軽油 15	軽油 15	軽油 15	軽油 15	軽油 15	軽油 15
	燃料消費量 ℓ/h	1.0～1.2	1.0～1.2	0.9～1.2	1.3～1.4	1.1～1.4	
	外形寸法(D×W×H)(収納時) mm	1,095×835×1,560	1,152×800×1,735	1,040×800×1,700	1,095×920×1,560	1,040×800×1,700	1,040×800×1,700
総　重　量 kg		243	291	258	282	296	275

エンジン投光機 (バルーンタイプ)

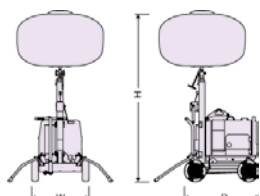LB1140FBAQ/LB414BDK/LB1140BD/LB1140GBM/
LB1130FBD-1/LB1140FBAQ/LB080D

コード	2914						2963
メーカー	ヤンマー						
形式	バルーンタイプ 台車式	バルーンタイプ 台車式	バルーンタイプ 台車式	バルーンタイプ 5脚式	台車式	台車式	台車式
型式	LB1140FBAQ	LB414BDK	LB1140BD	LB1140GBM	LB1130FBD-1	LB1140FBAQ	LB080D
投光器	ランプ出力 W/個	1,000×1	400×4	1,000×1	1,000×1	1,000×1	800×1
	ランプ種類	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	LED
	全光束 Lm	112,000×1	36,000×4	112,000×1	112,000×1	110,000	112,000×1
	電圧(50Hz時) V	100	100	100	100	100	100
	マスト形式	伸縮4段	伸縮4段	伸縮3段	伸縮3段 (延長ポールで4段)	伸縮3段	伸縮4段
	マスト昇降範囲 mm	2,375~5,105	2,310~5,040	2,340~4,440	1,860~3,930	2,360~4,460	2,375~5,105
	マスト昇降方式	電動水圧式	手動ウインチ	手動ウインチ	手動	手動ウインチ	電動水圧式
発電機	型式	YDG250VS-5E/6E	YDG300SS-5E/6E	YDG250SS-5E/6E	1.7kW以上	YDG250VS-5E/6E	YDG250VS-5E/6E
	発電出力 kW (kVA)	2.0/2.5	2.7/3.0	2.0/2.5	1.7kW以上	2.0/2.5	2.0/2.5
	定格出力 ps/rpm	3.8/3,000・4.2/3,600	5.0/3,000・5.5/3,600	3.8/3,000・4.2/3,600	1.7kW以上	3.8/3,000・4.2/3,600	3.8/3,000・4.2/3,600
	燃料タンク容量 ℓ	軽油 15	軽油 15	軽油 15	軽油 15	軽油 15	軽油 15
	燃料消費量 ℓ/h	1.0~1.2	1.3~1.4	1.0~1.2	1.0~1.2	1.0~1.2	1.0~1.2
	外形寸法(D×W×H)(収納時) mm	1,635×800×1,775	1,040×800×1,655	1,040×800×1,800	620×630×1,610	1,040×800×1,740	1,635×800×1,775
	総重量 kg	282	247	246	64	254	282

照明機器

ハンガーチャージライト

BAT-H30LI-4H/BAT-HRE30SBKN/BAT-LI30RE



BAT-H30LI-4H



BAT-LI30RE

コード	2962		
メーカー	日動工業		
型 式	BAT-H30LI-4H	BAT-HRE30SBKN	BAT-LI30RE
電 源	リン酸鉄リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン
明 る さ LM	3,500	3,270	3,850
連続点灯時間	(HIGH) 4時間	(HIGH) 9時間	(HIGH) 6時間
	(LOW) 8.5時間	(LOW) 17時間	(LOW) 12時間
充 電 時 間	3時間	5時間	2時間
サイズ(W×D×H) mm	283×229×390	283×238×390	321×268×376
質 量 kg	3.6	4.3	4.6

LED パイプライト

PLO-40LE



PLO-40LE


コード	2964
型 式	PLO-40LE
ラ ン プ	LED22W
電源電圧 V	AC 100~240
消費電力 W	22
定格周波数 Hz	50/60
電 源 コード	0.75×3C 1.6m
プ ラ グ	㊦又は㊧
全 長 mm	1,550
重 量 kg	1.9

ミニ投光器

LB42BW-1/LB42BW-3/LB42CB-1/LB43CLB-3/LB030CC



LB42BW-1

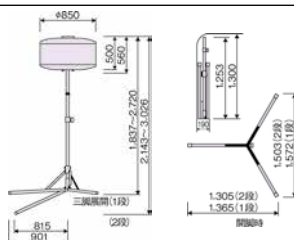

コード	2917				2963
メーカー	ヤンマー				
形 式	LB42BW-1 三脚式	LB42BW-3 三脚式	LB42CB-1 台車式	LB43CLB-3 台車式	LB030CC 台車式
ランプ出力 W	400×1	400×1	400×1	400×1	300W/200W/ 100W 3段階
ラ ン プ	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	LED
全 光 束 Lm	36,000	34,000	36,000	34,000	38,000/28,000/ 16,000 3段階
電圧(50Hz時) V	100	100	100	100	100
安 定 器	電子安定器	電子安定器	電子安定器	電子安定器	—
外形寸法(D×W×H)(作業時) mm	1,305×1,503 x2,143~3,026	1,135×1,325 x1,860~3,155	980×976 x1,970~2,848	1,110×1,045 x1,560~2,615	1,110×1,045 x1,560~2,615
外形寸法(D×W×H)(収納時) mm	190×180×1,300 (200×170×560)	190×190×1,260 (200×220×600)	1,233×452 x655	760×510 x700	760×510 x700
適 合 発 電 機	450W以上	450W以上	G900is	G900is	G900is
重 量 kg	13.4	15.1	38.8 ※発電機セット重量	37.2 (発電機セット52.2)	37.8 (発電機セット52.8)

再点灯までの所要時間が短い電子安定器搭載

エンジン式ミニ投光機

SMB40IE-YAF(50Hz) /
SMB43EIE-9YF(50Hz)



SMB43EIE-9YF(50Hz)

フィールドライト

ZLS-12LFS/ZLS-12LFS-S2/
ZLS-12LFS-S3



ZLS-12LFS

コード		2917	
メーカー		やまびこ	
型 式		SMB40IE-YAF (50Hz)	SMB43EIE-9YF (50Hz)
投光機	バルーン布	全光タイプ	全光タイプ
	種 類	メタルハライド	メタルハライド
	消費電力 W	400×1灯	400×1灯
	全 光 束 Lm	38,000	38,000
	安 定 器	一般形高力率	電子安定器
	段 数	2段	2段
	材 質	1段目:スチール、 2段目:ジュラルミン	1段目:スチール、 2段目:ジュラルミン
	昇 降 方 式	手動式	手動伸縮式
	収 納 方 式	可倒式	可倒式
	落下防止装置	ピン差込み式	ピン差込み式
発電機	車 輪	ソリッドタイヤ φ225×2個	ソリッドタイヤ φ225×2個
	アウトリガー	無段階ロック式、2本	無段階ロック式、2本
	外形寸法 (H) (作業時) mm	2,730~2,010	2,730~2,010
	(W×H×L) (収納時) mm	490×733[650※1] ×1,647[1,125※1]	490×720[650※1] ×1,640[1,125※1]
	本 体 質 量 kg	23.3	25.9
	モ デ ル	IEG900M-Y	IEG900M-Y
	制 御 方 式	インバータ式	インバータ式
	定 格 電 圧 V	100	100
	定 格 周 波 数 Hz	50/60	50/60
	定 格 出 力 kVA	0.9	0.9
発電機	使 用 燃 料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン
	燃料タンク容量(規程) ℓ	2.5	2.5
	連続運転可能時間 H	約7(点灯時)※2	約7(点灯時)※2
	騒音値(無負荷) dB(A)	57[47※2]	57[47※2]
	オイル警告灯	有	有
	始 動 方 式	リコイル	リコイル
	本 体 乾 燥 質 量 kg	12.7	12.7
	発電機搭載総質量 kg	36	38.6

※1 灯具取り外し時 ※2 エコノミーコントロール作動時

コード		2918/2963	2918
メーカー		日星工業	
型 式		ZLS-12LFS	ZLS-12LFS-S2 ZLS-12LFS-S3
光源		LED	LED
消費電力 W		約190	約90
光束 Lm		22,600	11,100
照度 Lux		275	140※1
色温度 K		6,500	6,500
種類		リチウムイオン	リチウムイオン
容量		100Ah×2	100Ah
定格電力 V		DC12	DC12
重量(電池BOX含)		17kg×2	17kg
最小寸法(D×W×H)mm		690×537×1,548	680×395×1,310
最大寸法(D×W×H)mm		1,319×840×2,545	1,285×715×2,260
重量 kg		63	39
防塵防水機能(本体)		IP23相当(保管時)	IP23相当(保管時)
防塵防水機能(充電器)		IP65相当	IP65相当
使用温度範囲 ℃		0~40	0~40
連続点灯時間		13時間	13時間※2
充電時間		7時間	7時間
充電消費電力		約300W×2	約300W
車輪(直径mm×個)		204×2	198(ノーバンク)×2
アウトリガー		標準装備	標準装備
マスト急速落下防止機能		標準装備	標準装備

※1 ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面の照度

※2 バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下

照明機器

LED ライト

L100B-P-H110/L150V2-P-HW/L200B-P-H110/L300W-AB-50K



L150V2-P-HW



L300W-AB-50K

コ ー ド	2961			2917/2961
メ ー カ ー	日動工業			
型 式	L100B-P-H110	L150V2-P-HW	L200B-P-H110	L300W-AB-50K
定 格 電 源 V	100/200			100
定 格 出 力 A	1.0/0.52	1.5/0.8	1.99/0.98	0.13~3.6
消 費 電 力 W	99/100	152/150	195/192	10.1~344
入 力 電 圧 範 囲 V	100~242	100~242	100~242	90~305
使 用 環 境 温 度 ℃	-35~50	-30~50	-30~50	-30~50
球 寿 命 時間	60,000	60,000	60,000	40,000
明 る さ Lm	18,300	21,000	35,600	28,500
質 量 kg	3.9	4	6.2	8

吊り下げ LED

LTL-24K



コード	2962
メーカー	HATAYA
型 式	LTL-24K
電源使用 V	100
光 源	白色20WLED
点 灯 時 間	(HIGH) 6時間 (LOW) 12時間
充 電 時 間	6~7時間
明 る さ Lm	(HIGH) 1,800 (LOW) 900
質 量 kg	1.8

LED アップライト

LUL-100V3-100V-50K-PK



コード	2946/2964
メーカー	日動工業
型 式	LUL-100V3-100V-50K-PK
入力電源 V	100
定格出力 A	1.07
消費電力 W	104
入力電圧範囲 V	90~125
使用環境温度 ℃	-20~55
球 寿 命 時間	30,000
サ イ ズ mm	1,006φ×1,589
明 る さ Lm	9,420
質 量 kg	4.7

LED 充電式投光器



コード	2962
品名	スミスライト
明るさ	片面: 740Lm(ルーメン) 両面: 1,480Lm(ルーメン)
光源	LED片面:144個 両面:288個
バッテリー	ゲル電池 寿命10,000時間
連続使用時間	片面:約12時間 両面:約6時間
フル充電時間	6時間
電源(交流式)	家庭用電源(AC) 100V-240V 自動車電源(DC) 12V-24V
付属品	家庭用電源用充電アダプター シガーライター用充電アダプター
製品寸法 mm	最大 334×220×1,180 最小 334×220×600
重量 kg	7.7

LED 作業用投光機

LEN-F50D-SL-50K



LEN-F50D

コード	2962
メーカー	日動工業
型式	LEN-F50D-SL-50K
電源 V	100/200
消費電力 W	50
コード長さ m	3
明るさ Lm	7,500
サイズ(W×D×H) mm	196×84×253
質量 kg	2.5

ボールライト

MLA-150KH



MLA-150KH

コード	2917
メーカー	ハタヤ
型式	MLA-150KH
電源使用 V	100
消費電力 W	150
光源	メタルハライドランプ
球寿命 時間	14,000
明るさ Lm	14,500
質量 kg	6.9