

①コンプレッサ・送風機器

エアツール

Ⅱ エアツール類

チッパー（ライトピックハンマー）

AA-0B/AA-1.3B/CH55-II/CH80-II/G-9



AA-1.3B

CH80-II

コード	1541				
メーカー	東空		古河		東空
型式	AA-0B	AA-1.3B	CH55-II	CH80-II	G-9
ピストン径 mm	20	24	↖	↖	28
ピストンストローク mm	50	58	↖	↖	97
空気消費量 m³/min	0.35	0.45	0.4	0.7	1.2
全長 mm	254	320	355	355	470
全重量 kg	2.7	5.2	5.3	6.0	9.3
シャンクサイズ mm	15φ	17.5φ	17.45φ	17.45φ	26φ

コールピック

TCA-7/CA-7



TCA-7

コード	1530	
メーカー	東空	古河
型式	TCA-7	CA-7
ピストン径 mm	35	↖
ピストンストローク mm	120	↖
空気消費量 m³/min	1	1.2
全長 mm	465	470
全重量 kg	7.2	7.0
シャンクサイズ mm	26φ×80	26φ×80

ブレーカー

TCB-130B/FCB15/TCB-200/FCB20-II/TCB-300



TCB-200

TCB-300

コード	1518		1521	1522	
メーカー	東空	古河	東空	古河	東空
型式	TCB-130B	FCB15	TCB-200	FCB20-II	TCB-300
ピストン径 mm	35	↖	40	↖	45
ピストンストローク mm	130	↖	166	↖	180
空気消費量 m³/min	1.05	0.8	1.5	1.65	1.6
全長 mm	490	492	556	556	610
全重量 kg	15	15	21.2	21.2	30
シャンクサイズ mm	26φ×80	26φ×80	30φ×88	30φ×87	35φ×88

ロートハンマー

TH5-S/TH5-H



TH5-S

コード	1539	
メーカー	東空	
型式	TH5-S	TH5-H
ピストン径 mm	38×22	38×22
ストローク mm	31	31
質量 kg	5.8	5.8
全長 mm	425	425
打撃数 b.p.m	3,400	3,400
回転数 rpm	420	420
空気消費量 ml/min	0.85	0.85
エアインレット pt	3/8	3/8
ホース内径 mm	12.7	12.7
回転方向	右	右

ジャックハンマー

TJ-15/TJ-15AV/TJ-20SBS/TJ-20AV/112D




TJ-15

コード	1510		1511		
メーカー	東空				古河
型式	TJ-15	TJ-15AV	TJ-20SBS	TJ-20AV	112D
ピストン径 mm	54	54	68	68	↗
ストローク mm	45	45	49	49	↗
質量 kg	14	16.5	18	21.5	13.6
全長 mm	468	523	585	585	485
打撃数 b.p.m	2,450	2,450	2,400	2,400	2,400
回転数 rpm	250	250	200	200	↗
空気消費量 ml/min	1.6	1.6	2.5	2.5	2.1
エアインレット pt	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
ホース内径 mm	19	19	19	19	19

レッグドリル

322D

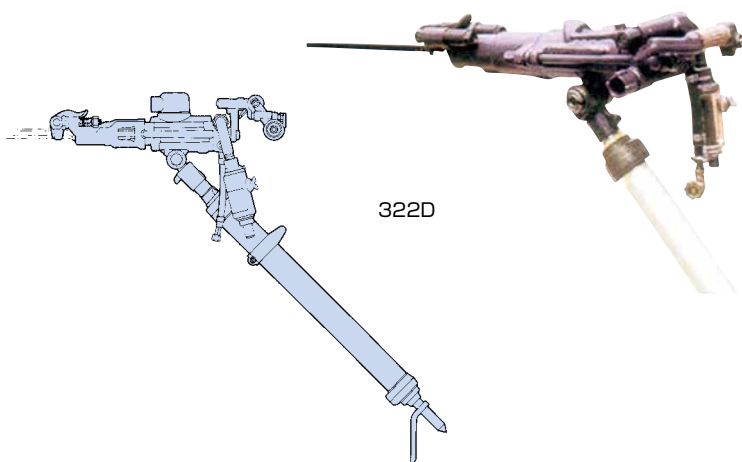


322D

コード	1506
メーカー	古河
型式	322D
シリンダー径 mm	↗
ピストンストローク mm	↗
空気消費量 ml/min	3.5
全長 mm	705
重量 kg	26.9
打撃数 b.p.m	1,850
回転数 rpm	↗
シャンクサイズ mm	H22×108

エアツール用アクセサリ

チゼルタガネ 販売品

 ピックスチール/ピックハンマ用アスファルトカッタ/ブレーカ用チゼル(丸)/
 ブレーカ用アスファルトカッタ(丸)/ブレーカ用チゼル(六角)/ブレーカ用アスファルトカッタ(六角)/
 ライトピックハンマ用小型スチール(丸)/ライトピックハンマ用小型スチール(六角)/
 ライトピックハンマ用アスファルトカッタ(丸)/ライトピックハンマ用アスファルトカッタ(六角)/
 ライトピックハンマ用ストレート平/ブレーカ用タンパ/チッピング・コーキングチゼル/
 ライトピックハンマ用ビシャン




品名	シャंकスタイル	シャंकサイズ		全長 (L) mm	カッタ/バット寸法 (W) mm	適用機種
		(D)又(H) mm	(L) mm			
【ピックスチール】	丸 ○	26φ	80	400-450-600		TCA-7・TCA-7AV・TCB-130B・ G-9・TCB-130BAV
【ピックハンマ用アスファルトカッタ】	丸 ○	26φ	80	450	75	TCA-7・TCA-7AV ※G-9・TCB-130B・TCB-130BAV用はスプリング無し
【ブレーカ用チゼル】	丸 ○	30φ	88	400-450-600		TCB-200
		35φ	88	465-600		TCB-300
【ブレーカ用アスファルトカッタ】	丸 ○	30φ	88	400-450	75	TCB-200
		35φ	88	465	75	TCB-300
【ブレーカ用チゼル】	六角 ⬡	25.4H	108	450		TPB-40・TPB-40SV
		31.7H	154	540-600		TPB-73・TPB-90
【ブレーカ用アスファルトカッタ】	六角 ⬡	25.4H	108	450	75	TPB-40・TPB-40SV
		31.7H	154	540	75	TPB-73・TPB-90
【ライトピックハンマ用小型スチール】	丸 ○	15φ	52	220		AA-0B
		17.45φ	60	250-300-350		AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・ AA-1.3BAV・AA-3BAV
【ライトピックハンマ用小型スチール】	六角 ⬡	12.7H	52	220		AA-0B
		14.75H	60	250-300-350		AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・ AA-1.3BAV・AA-3BAV
【ライトピックハンマ用アスファルトカッタ】	丸 ○	15φ	52	220	50	AA-0B
		17.45φ	60	300	40,60	AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・ AA-1.3BAV・AA-3BAV
【ライトピックハンマ用アスファルトカッタ】	六角 ⬡	12.7H	52	220	50	AA-0B
		14.75H	60	300	40,60	AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・ AA-1.3BAV・AA-3BAV
【ライトピックハンマ用ストレート平】	丸・六角 ○ ⬡	15φ	52	220	16	AA-0B
		12.7H	52			
		17.45φ	60	250-300-350	20	AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・ AA-1.3BAV・AA-3BAV
		14.75H	60			
【ブレーカ用タンパ】	丸・六角 ○ ⬡	30φ	88	330	150,200	TCB-200
		35φ	88			TCB-300
		31.7H	154			TPB-73・TPB-90
【チッピング・コーキングチゼル】	丸・六角 ○ ⬡	17.45φ	60	250-300		チッピングハンマ
		14.75H	60			
【ライトピックハンマ用ビシャン】 ビシャンセット シャंकチゼル	丸・六角 ○ ⬡					AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・ AA-1.3BAV・AA-3BAV

●上記形状・寸法以外のチゼル類も準備できますのでご用命ください。

空気接管具 販売品

【ホースカップリング】

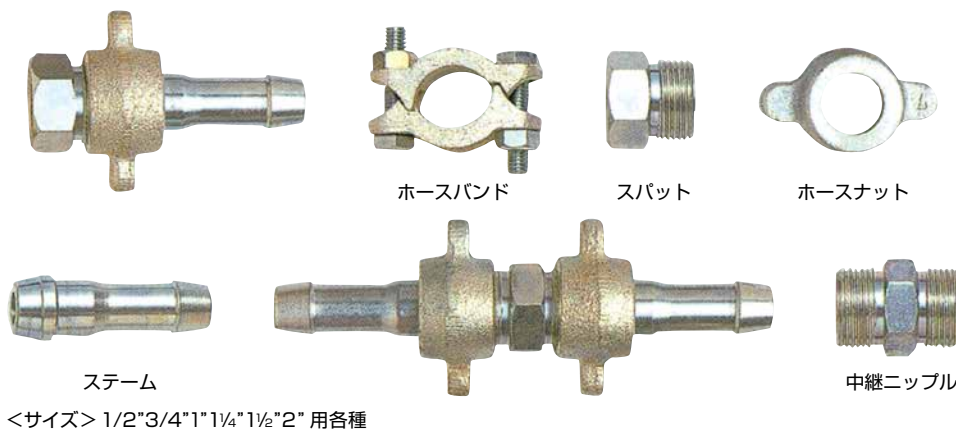

<サイズ> 1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2" 用各種

ビット&ロッド 販売品

【さく岩機用テーパークロスビット】

	3/4" (19mm) 用	26 28 30 32 34 36
	7/8" (22mm) 用	28 30 32 34 36 38 40 42 44 50 55 60 65
	1" (25mm) 用	38 40 42 44 46 48 50

【さく岩機用テーパードロッド】



<シャंक寸法: ϕ (mm)> 83 (S), 108 (L)
<H(mm)> 3/4"…19, 7/8"…22

<全長:L(mm)> 600-900-1,000-1,200-1,500-1,800-2,000-2,100-2,200-2,400-
2,500-2,700-3,000-3,500-4,000-4,500-5,000

ケレンハンマー

TFC257K-800



TFC257K-800

型 式	質 量 (kg)	全 長 (mm)	打撃数 (b.p.m)	空気消費量 (ml/min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm)(in)
TFC257K-800	3.5	800	3,200	0.42	3/8	12.7(1/2)

①コンプレッサ・送風機器

エアツール

II

エアツール類

エアークい打ち機

DPD-80X



DPD-80X

コード	3928
メーカー	IKK
型式	DPD-80X
打込能力	ガードレール mm $\phi 139.8 \times 2,550$
	松杭丸太 m $\phi 0.17 \times 4$
	H型鋼 H-B/m $0.2 \times 0.2 \times 6$
空気消費量	m ³ /min 3.5
使用圧力	MPa 0.68
適合コンプレッサー	HP 35HP以上
打撃力(エア=0.54MPa) J (kg・m)	735(75)
本体寸法	mm(L×W×H) 310×360×700
質量	kg 80

エアークインパクト

MI-17



MI-17

コード	1548
メーカー	東空
型式	MI-17
差込角	in(mm) 1/2(12.7)
能力(ボルト径)	mm 16
最大トルク	N・m 540
質量	kg 2.4
全長	mm 175
無負荷回転数	rpm 6,500
無負荷時空気消費量	m ³ /min 0.74
負荷時空気消費量	m ³ /min 0.5
エアインレット	PT 1/4
ホース内径	mm 9.5

エアーク靴洗浄機

WMS92N



WMS92N

コ　ー　ド			7003
メ　ー　カ　ー			生産技術/パートナーズ
型　　　　　式			WMS92N
コンプレッサ	空　　　気　　　量	ℓ/min	97/117
	最高使用圧力	Mpa	0.6
	空　気　槽　容　量	ℓ	20
	エ　ア　ー　ガ　ン　数		2
モーター	出　　　　　力	kW	1.5
	周　　　波　　　数	Hz	50/60
	電　　　　　源	V	100
寸法重量	全　　　　　幅	mm	672
	全　　　　　長	mm	372
	全　　　　　高	mm	779
	質　　　　　量	kg	9
ダストステップ	全　　　　　幅	mm	570
	奥　　　　　行	mm	410
	全　　　　　高	mm	235
	質　　　　　量	kg	16.2
	水タンク容量	ℓ	1.2