

# 取扱説明書



## 室内デジタル温湿度計 ミニ

注文コード：62694748

このたびは、室内デジタル温湿度計 ミニをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**警告** この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

**注意** この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

#### ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。  
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。


#### 警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。• 防水・防滴構造を有していませんので、必ず屋内に設置してください。感電するおそれがあります。
- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。• 加熱したり、水や火の中に入れてください。製品の爆発、破裂のおそれがあります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

#### 注意

- 商取引や、公に温度や湿度を証明する場合には使用しないでください。• 本製品は医療用・業務用ではありませんので日常生活での温度・湿度の目安としてお使いください
- 屋外の直射日光の当たる場所や高温、多湿、磁気が多い場所に設置しないでください。• 暖房器具、加湿器などの付近には設置しないでください。
- 電池の極性(⊕・⊖)を確認し正しく入れてください。• 長期間使用しない場合は電池を取出してください。
- 初めて使用になる場合や本体を移動した場合は、内部温湿度が安定するまでに時間がかかるため同じ場所に30分～1時間ほど置いてから確認してください。
- 通気口が塞がれている場合は、正確な温度・湿度が測定されません。• 本体の汚れはかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布で拭き取ってください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

### 2 各部の名称

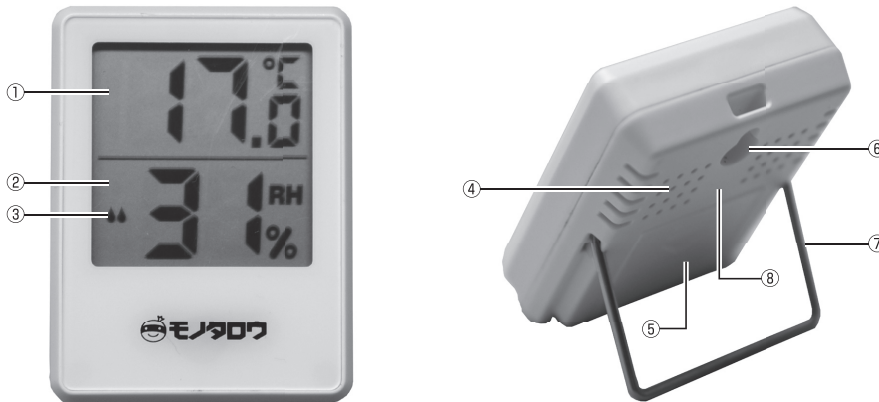

①温度表示	温度表示範囲	0.0～50.0℃		
	最小目盛り	0.1℃		
	精度	0.0～40.0℃/±1.0℃※それ以外±2.0℃		
②湿度表示	湿度表示範囲	20～95%		
	最小目盛り	1%		
③湿度レベル表示	湿度30%未満	●		
	湿度30～50%	●●		
	湿度50%以上	●●●		
④通気口	⑤電池カバー	⑥壁掛け用穴	⑦置きスタンド	⑧マグネット

#### 仕様

素材	本体/ABS、レンズ/PMMA
サイズ	縦50×横45×幅18mm
重量	約80g(コイン電池含まず)
測定間隔	約15秒/1回
使用電池	コイン電池(CR2032)×1(別売)
設置方法	マグネット式、スタンド式、壁掛け式

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

### 3 電池の入れ方

1. 置きスタンドを引き上げ①、本体裏面の電池カバーを取外す方向にスライドさせて取外します②。
2. コイン電池(別売)の極性(+)(-)を間違えないようにセットします③。
3. 電池カバーを取付ける方向にスライドさせて取付けます④。

