


取扱説明書

モノタロウ のびるけん引ロープ

注文コード:27436064/27436073

このたびは、のびるけん引ロープをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 仕様

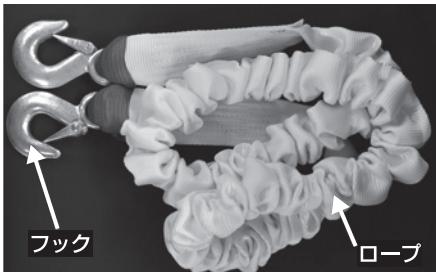

注文コード	収縮時(m)	伸長時(m)	破断張力(t)	適合車種
27436064	1.6	4	4	1.5~2トン車
27436073	1.6	4	5	1.5~3トン車

2 安全にお使いいただくために

△ 危険

この表示内容を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重症を負う可能性が切迫して想定される内容をしめしています。

△ 警告

この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な障害に結びつく可能性があります。

3 ご使用方法


■ 使用前の注意

危険	<ul style="list-style-type: none">本製品は車のけん引用です。用途以外での使用は絶対にしないでください。特に脱出用としては絶対に使用しないでください。本製品の適応車両であることを確認してからご使用ください。溝やぬかるみでのけん引には使用できません。車両の取扱説明書のけん引に関する内容をよく読み理解してからけん引作業を行ってください。車両側の指定のフックに正しくお取付けください。それ以外の場所には絶対に取付ないでください。車両側のフックが使用可能な形状であることを確認してから使用してください。ご使用前に必ず本製品に傷がないことを確認してからご使用ください。傷があると破断の原因となり大変危険です。 また、異常が発見された場合は絶対に使用しないでください。けん引の際は運転者以外は必ず車からおろしてください。
警告	<ul style="list-style-type: none">本製品は乾燥した状態で保管してください。水に濡れたら必ず乾ききった後に保管してください。 また、ガソリンやオイル、洗浄剤、バッテリー液などが付着すると製品が劣化しますので使用や保管の際は十分ご注意ください。


■ 使用方法の注意

危険	<ul style="list-style-type: none">車両操縦の際に急発進、急加速、急停止は絶対にしないでください。以下の場合、破断の原因となりますのでけん引時には絶対にしないでください。<ol style="list-style-type: none">けん引中にロープが車体に接触したり、折曲がったりしている。ロープを車輪で踏んでいる。ロープがピンと張っておらず、たるんで地面と擦れている。ロープがねじれたり、結び目ができている。ロープがマフラーなどの高温箇所に接触している。
	<ul style="list-style-type: none">けん引の際には必ずロープの中間に別売の白旗(30×30cm以上)をつけ、30km/h以下の速度で作業をしてください。けん引はまっすぐの状態で行ってください。斜めからのけん引は絶対にしないでください。けん引の際には周囲に人がいないことを確認してください。万一本体が車両から外れた場合、ケガの原因となり大変危険です。


■使用可能フック

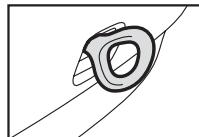

アイボルト型フック

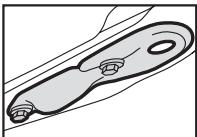

ワッカ型フック

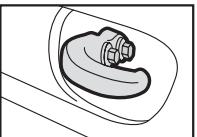


かぎ型フック




●フックの形状については車両の取扱説明書を確認するか車両メーカーへお問合せの上、使用可能形状をご確認ください。


■使用方法

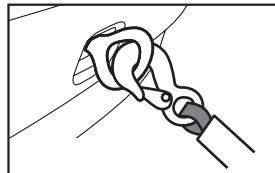

●製品のフックが確実に車両側のフックにかかっていることを確認してください。

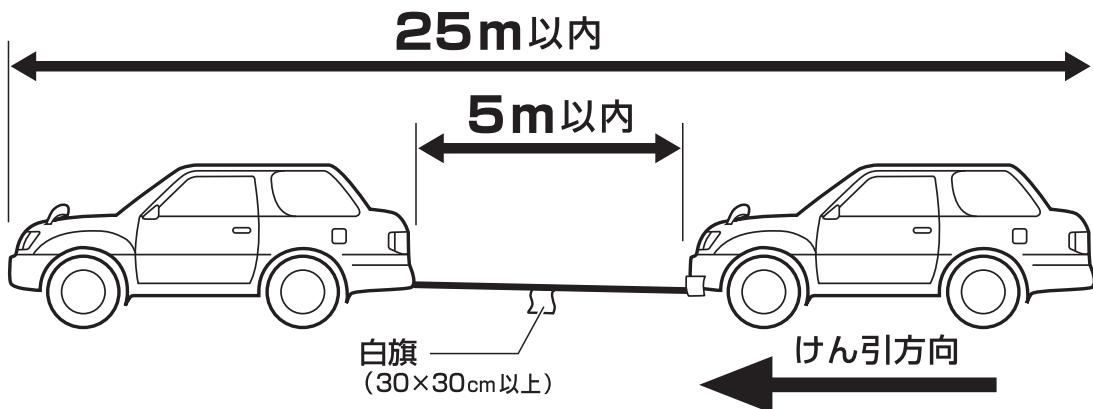

●必ずロープの中間に別売の白旗(30×30cm以上)をつけ、30km/h以下の速度で作業をしてください。
●15°以上の角度でけん引しないでください。車両の破損につながり大変危険です。

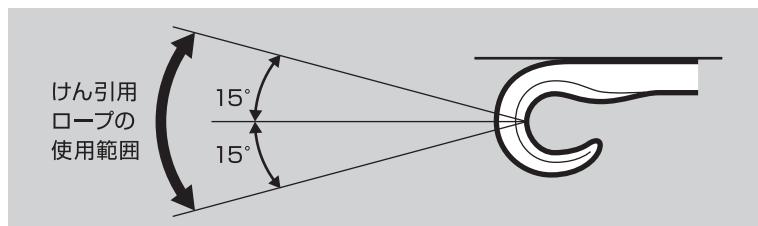

■使用後の注意

使用後は本製品に破損がないことを確認した後、各部についての汚れを落とし、乾燥した状態で保管してください。