


シムボックス (幅: 10~100mm)

当日出荷
受付16時RoHS2
適合品

ロールになっているため、用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。

IQコード 021101

単位: mm

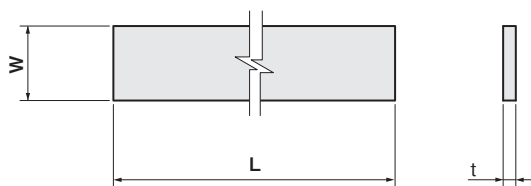

■ m販売(L=1~5m)になります。

注文例

材質: ステンレス、幅: 10、板厚: 0.01 長さ1mの場合

BX S 10-001-L 1

幅 W	板厚 t	m販売			
		品番	価格(円)/m		
		□: 材質記号 ステンレス S 、真鍮 B _: 長さ	ステンレス BX S	真鍮 BX B	
10	0.005	BXS10-0005-L_	2,000	—	
	0.01	BX □ 10-001-L_			
	0.02	BX □ 10-002-L_			
	0.03	BX □ 10-003-L_			
	0.04	BX □ 10-004-L_	1,700	1,500	
	0.05	BX □ 10-005-L_			
	0.06	BX □ 10-006-L_			
	0.08	BX □ 10-008-L_			
	0.1	BX □ 10-01-L_			
20	0.005	BXS20-0005-L_	2,400	—	
	0.01	BX □ 20-001-L_			
	0.02	BX □ 20-002-L_			
	0.03	BX □ 20-003-L_			
	0.04	BX □ 20-004-L_	2,000	1,800	
	0.05	BX □ 20-005-L_			
	0.06	BX □ 20-006-L_			
	0.08	BX □ 20-008-L_			
	0.1	BX □ 20-01-L_			
30	0.005	BXS30-0005-L_	3,000	—	
	0.01	BX □ 30-001-L_			
	0.02	BX □ 30-002-L_			
	0.03	BX □ 30-003-L_			
	0.04	BX □ 30-004-L_	2,500	2,200	
	0.05	BX □ 30-005-L_			
	0.06	BX □ 30-006-L_			
	0.08	BX □ 30-008-L_			
	0.1	BX □ 30-01-L_			

幅 W	板厚 t	m販売			
		品番	価格(円)/m		
		□: 材質記号 ステンレス S 、真鍮 B _: 長さ	ステンレス BX S	真鍮 BX B	
50	0.005	BXS50-0005-L_	3,900	—	
	0.01	BX □ 50-001-L_			
	0.02	BX □ 50-002-L_			
	0.03	BX □ 50-003-L_			
	0.04	BX □ 50-004-L_	3,300	3,000	
	0.05	BX □ 50-005-L_			
	0.06	BX □ 50-006-L_			
	0.08	BX □ 50-008-L_			
	0.1	BX □ 50-01-L_			
100	0.005	BXS100-0005-L_	5,200	—	
	0.01	BX □ 100-001-L_			
	0.02	BX □ 100-002-L_			
	0.03	BX □ 100-003-L_			
	0.04	BX □ 100-004-L_	4,100	3,700	
	0.05	BX □ 100-005-L_			
	0.06	BX □ 100-006-L_			
	0.08	BX □ 100-008-L_			
	0.1	BX □ 100-01-L_			

